



### Hauptmerkmale

Zubehör / Teilebezeichnung	Teach-Drucktaste
Zubehör / Zielkategorie	Ultraschallsensor
Zubehör / Teilekategorie	Sensorzubehör
Zubehör / Teiletyp	Drucktaster

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XX518A3.AM12 XX7V1A1.AM12
Elektrische Verbindung	1 Stecker M12 3 Stifte gerade 1 Buchse 5-polig gerade
Produktgewicht	0,035 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,1 cm
VPE 1 Breite	6,6 cm
VPE 1 Länge	9,6 cm
VPE 1 Gewicht	49,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,818 kg


### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

### Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

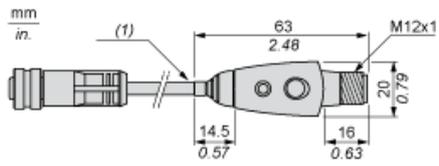

(1) Kabel, Länge: 152 mm

 Verdrahtung für das Fenster zum Erfassungs-Teaching



- (1) M12-Steckbuchse
- (2) Sensorseite
- (3) Ausgang
- BN Braun
- WH Weiß
- BU Blau
- BK Schwarz