



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 4-polig
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm² / Klemmkapazität 3...6 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	125 V AC 150 V DC
[In] Bemessungsstrom	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1000 GΩ
Kontaktwiderstand	8000 μOhm
Produktgewicht	0,02 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,200 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
VPE 1 Gewicht	26,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,996 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	54,936 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

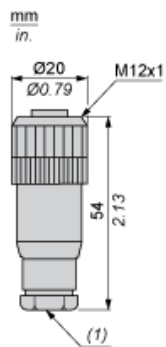

(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne

