



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Abgewinkelter Stecker M12, 5-polig
Manschettenmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm ² / Klemmkapazität 3...6 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
[In] Bemessungsstrom	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1000 GΩ
Kontaktwiderstand	8000 μOhm
Produktgewicht	0,025 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
VPE 1 Gewicht	27,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,556 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Abmessungen

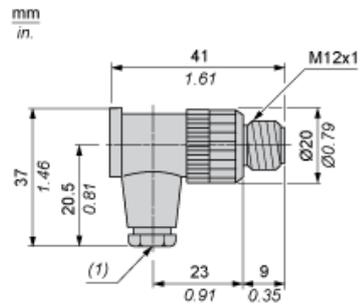

(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne

