



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Baureihe | Telemecanique Cabling components |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör / Teilettyp | Stecker |
| Elektrische Verbindung | Gerader Stecker M12, 4-polig |
| Manschettenmaterial | Metall |
| LED-Statusanzeige | Ohne |
| Kabelverbindung | Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm ² / Klemmkapazität 3...6 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Kabelverschraubungstyp | Pg 7 |
| Kabelsteckerbefestigung | Anschrauben |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 125 V AC 150 V DC |
| [In] Bemessungsstrom | 3 A |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1000 GΩ |
| Kontaktwiderstand | 8000 μOhm |
| Produktgewicht | 0,025 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...85 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,000 cm |
| VPE 1 Breite | 5,000 cm |
| VPE 1 Länge | 9,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 24,000 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,790 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1200 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 41,750 kg |


Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen

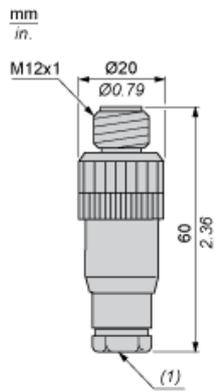

(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne

