



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerader Stecker M12, 4-polig
Manschettenmaterial	Kunststoff
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm² / Klemmkapazität 3...6 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	125 V AC 150 V DC
[In] Bemessungsstrom	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1000 GΩ
Kontaktwiderstand	8000 µOhm
Produktgewicht	0,025 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,287 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

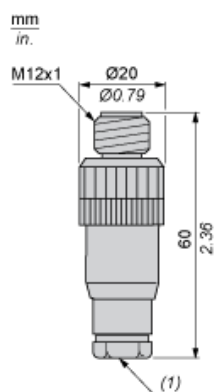

(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne

