



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M8, 3 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,12 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,9 cm
VPE 1 Breite	25,0 cm
VPE 1 Länge	27,8 cm
VPE 1 Gewicht	131,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,0 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,946 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	77,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	47,92 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

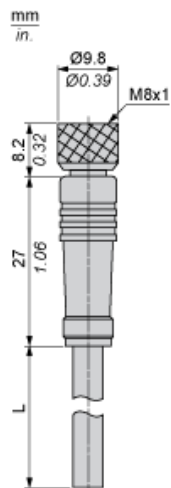

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder

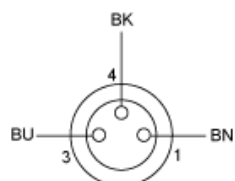

BU: Blau

BN: Braun

BK: Schwarz