



## Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

## Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M12, 3 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	2 PNP LEDs
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	10-30 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,18 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,7 cm
VPE 1 Breite	23,7 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	130,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15 cm

VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,958 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	77 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	55,828 kg


## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

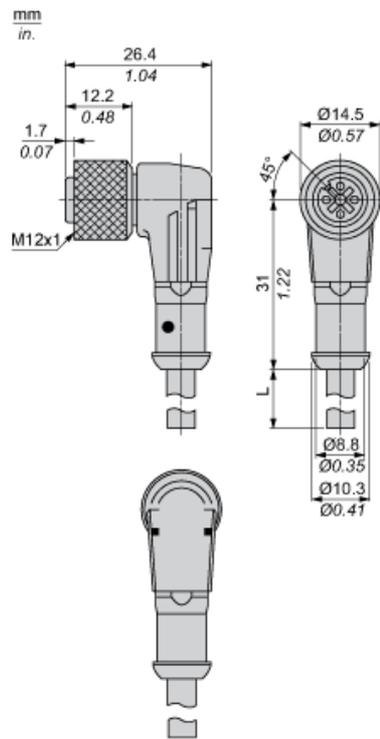


L: Länge des Kabels

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

Steckverbinder

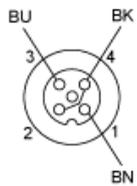


BN: Braun  
BK: Schwarz  
BU: Blau

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

LED-Anschluss

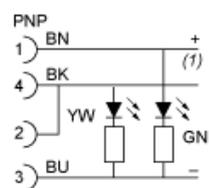

BN: Braun  
BK: Schwarz  
BU: Blau  
GN: Grün  
YW: Gelb  
(1) Signal