

### Hauptmerkmale

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Baureihe                 | Telemecanique Cabling components |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör              |
| Zubehör / Teiletyp       | Vorverdrahtete Stecker           |
| Name der Reihe           | „General Purpose“                |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elektrische Verbindung                    | Gerader Stecker M12, 5-polig (einschließlich Erdung) |
| Kabelsteckerbefestigung                   | Anschrauben                                          |
| Manschettmaterial                         | Metall                                               |
| LED-Statusanzeige                         | Ohne                                                 |
| Kabellänge                                | 2 m                                                  |
| Äußerer Kabeldurchmesser                  | 5,9 mm                                               |
| Zusammensetzung des Kabels                | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup><br>1 x 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Draht-Isoliermaterial                     | PUR                                                  |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub> | 60 V AC<br>75 V DC                                   |
| [I <sub>n</sub> ] Bemessungsstrom         | 4 A                                                  |
| Kontaktwiderstand                         | 5000 µOhm                                            |
| Minimaler Isolationswiderstand            | 1 GΩ                                                 |
| Produktgewicht                            | 0,115 kg                                             |

### Montage

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP69K<br>IP65<br>IP67                           |
| Produktzertifizierungen          | cULus                                           |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...80 °C statisch<br>-5...80 °C Durchbiegung |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C                                     |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 1,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 16,000 cm |
| VPE 1 Länge   | 16,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 83,000 g  |
| VPE 2 Art     | S02       |
| VPE 2 Menge   | 40        |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,641 kg  |

## Nachhaltigkeit


|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                               |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a> |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

mm  
in.

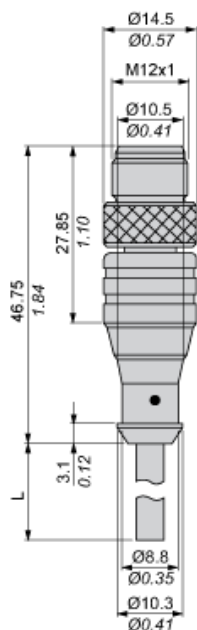


L: Länge des Kabels

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

Steckverbinder

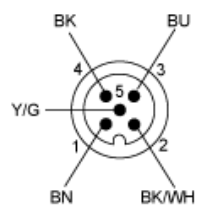

BU: Blau  
BN: Braun  
BK: Schwarz  
Y/G: Gelb/Grün  
BK/ Schwarz/Weiß  
WH: