



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Edelstahl 316L
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	25 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	8 x 0,25 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
[In] Bemessungsstrom	2 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...90 °C statisch -5...90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	22,300 cm
VPE 1 Länge	22,700 cm
VPE 1 Gewicht	1,160 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,842 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder

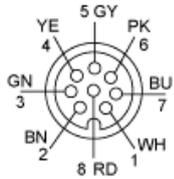

- GY: Grau
- PK: Rosa
- BU: Blau
- WH: Weiß
- RD: Rot
- BN: Braun
- GN: Grün
- YE: Gelb