



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Edelstahl 316L
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,3 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung U _e	250 V AC 300 V DC
[I _n] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,19 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP69K
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...85 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	154,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,389 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

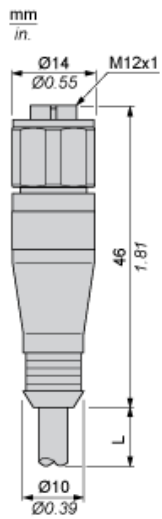

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder

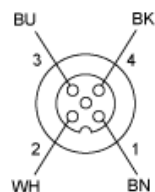

BN: Braun
BK: Schwarz
BU: Blau
WH: Weiß