



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M12, 5-polig (einschließlich Erdung)
Kabelsteckerbefestigung	Anschraben
Manschettenmaterial	Edelstahl 316L
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	2 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,7 mm
Zusammensetzung des Kabels	5 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,11 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP69K
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...85 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	17,000 cm
VPE 1 Gewicht	82,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,586 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

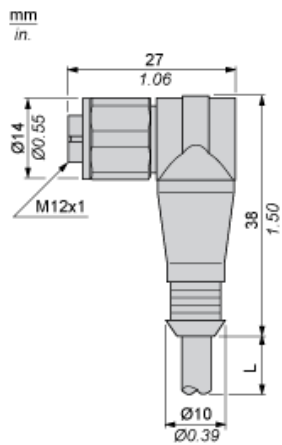

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder



BU: Blau
BN: Braun
BK: Schwarz
Y/G: Gelb/Grün
BK/ Schwarz/Weiß
WH: