



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M8, 3 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	10 m
Äußerer Kabeldurchmesser	4,6 mm
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,25 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
[In] Bemessungsstrom	3 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,326 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67 IP65
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	295,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,240 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

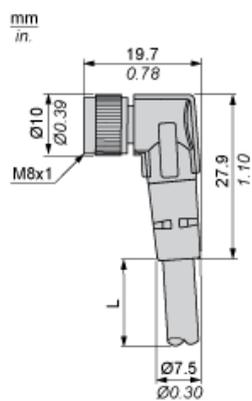

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder

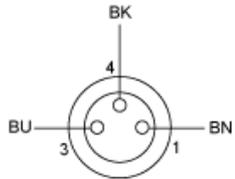

BU: Blau
BN: Braun
BK: Schwarz