



Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungskabel

Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M12-Buchse 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,25 mm ²
Kabellänge	1 m
Draht-Isoliermaterial	PVC
Äußerer Kabeldurchmesser	4,6 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
[In] Bemessungsstrom	3 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	5000 MOhm
Produktgewicht	0,07 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67 IP65
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
VPE 1 Gewicht	59,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,280 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

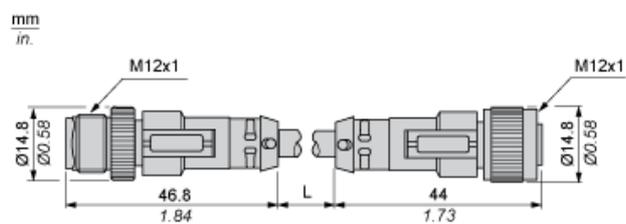

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

