



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony eXLhoist
Produkt- oder Komponententyp	Handheld für Fernbedienung
Kurzbezeichnung des Geräts	ZART
Steuertastentyp	6 konfigurierbar Motion-Drucktaster 2 konfigurierbar Zusätzlicher Drucktaster

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Master In mehrfacher Brückensteuerung (Tandem) Slave In mehrfacher Brückensteuerung (Tandem) Master und Slave In mehrfacher Brückensteuerung (Tandem)
Material	Gehäuse: PC (Polykarbonat) Gehäuse: PBT (Polybutylenterephthalat) Abdeckung: PP (Polypropylen) Schutzabdeckung: EPDM-Kautschuk
Funktion verfügbar	Vibrationsfunktion Funktion Beschleunigungsmesser
Anzeigetyp	LCD-Anzeige 34 x 42 mm
Betriebsabstand	50 m
Mechanische Robustheit	Fallbeständigkeit 4,5 m entspricht IEC 60068-2-27
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos: Bluetooth, niedrige Energie
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Max. Schaltabstand	100 m im freien Feld
Reaktionszeit	< 300 ms bei Vollduplex
Ladedauer	900 s
Autonomie	30 h
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Lebensdauer	5 Jahr(e)
Breite	100 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	90 mm
Produktgewicht	0,65 kg

Montage

Funkvereinbarung	RSS ICASA ANATEL ARIB FCC SRRC
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	NEMA 4
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...45 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m

Vibrationsfestigkeit	0,075 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % bei -20...60 °C Betrieb
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]KC[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]JIS

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	10,7 cm
VPE 1 Länge	33,36 cm
VPE 1 Gewicht	730,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,972 kg


Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

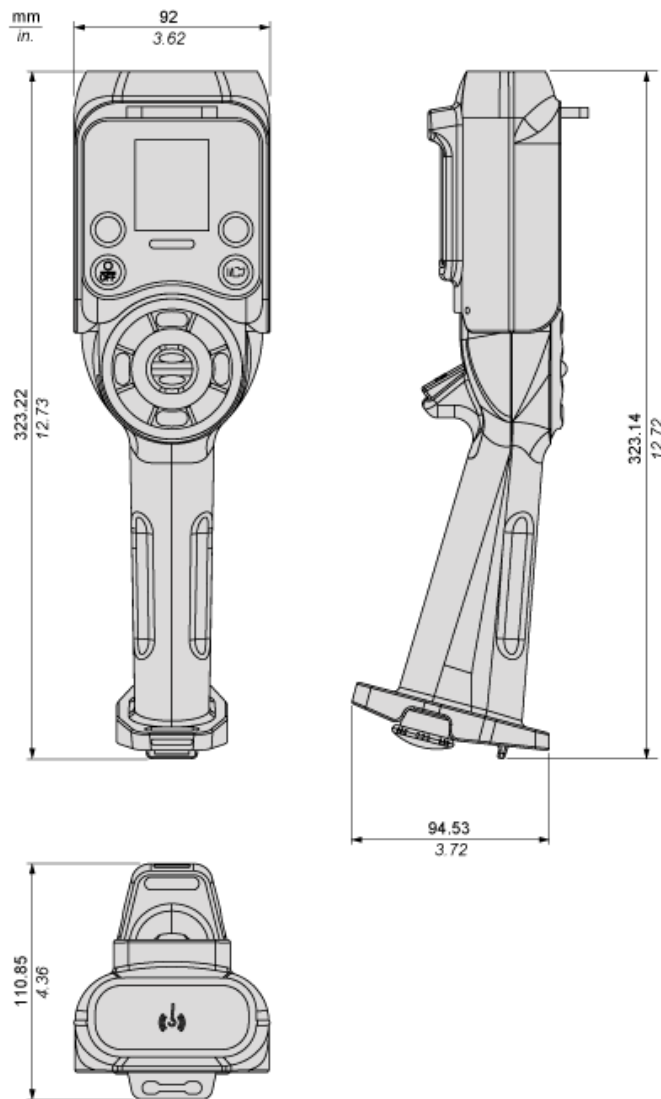

Steuerung mehrerer Brücken

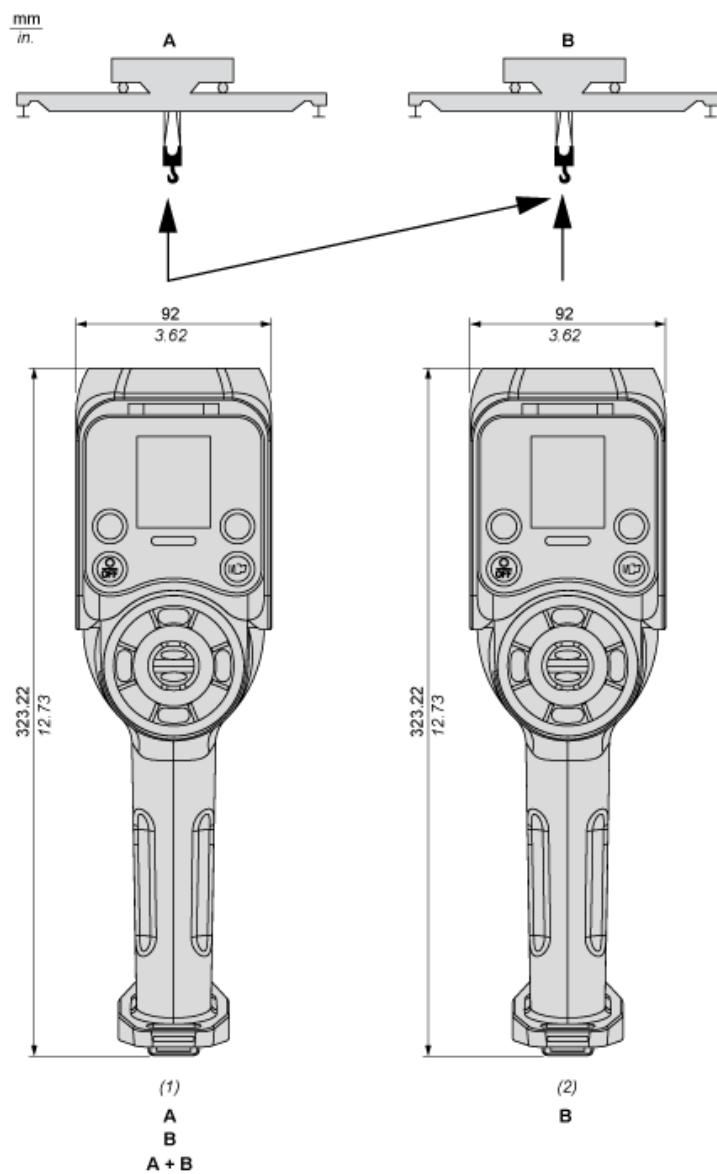

- A: Brücke 1
- B: Brücke 2
- (1) Master
- (2) Slave