



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5R
Produkt- oder Komponententyp	Leeres, tragbares Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	ZBRM
Montagedurchmesser	22 mm
Produktbestimmung	Für Aufbaugehäuse XB5R Ø 22 mm
Anwendung der Bedieneinheit	Eine Funktion

Zusatzmerkmale

Farbe des Schaltschranksockels	Dunkelgrau (RAL 7016)
Farbe der Abdeckung	Dunkelgrau (RAL 7016)
Material	Polykarbonat
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK03 conforming to IEC 62262
Normen	ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-3 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	C-Tick[RETURN]FCC[RETURN]ANATEL[RETURN]RSS[RETURN]BT 2006/95/ EC[RETURN]GOST[RETURN]CE[RETURN]SRRC
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 1999/5/EC - Richtlinie R&TTE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,3 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
VPE 1 Gewicht	98,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,014 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Draht- und batterieloser Drucktaster - Sender

Handgehaltener Kunststoffbehälter für mobile Nutzung

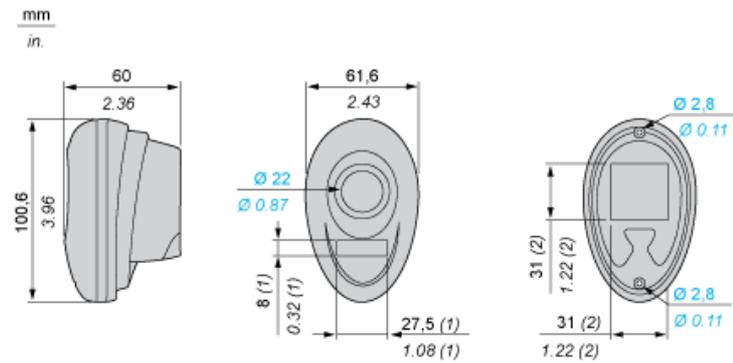

- (1) Position für ZBY0101T-Legende
- (2) Position für vom Kunden anzubringenden Magnet

Montage des leeren Mobilbehälters

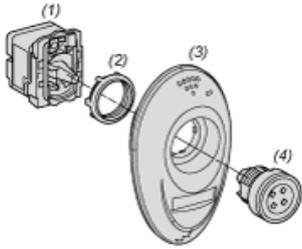

- (1): Sender
- (2): Befestigungsmutter
- (3): Leerer mobiler Behälter
- (4): Drucktaster