



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Plattendicke mit Zubehör	1,5...5 mm
Produkt- oder Komponententyp	Schutzkappe
Material	Kunststoff
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produktkompatibilität	RJ45-Schnittstelle als Einbaubuchse XB5P USB-Schnittstelle als Einbaubuchse XB5P
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Farbe	Schwarz

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,5 cm
VPE 2 Breite	8,0 cm
VPE 2 Länge	13,0 cm
VPE 2 Gewicht	27,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	1,152 kg


Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------


Abmessungen

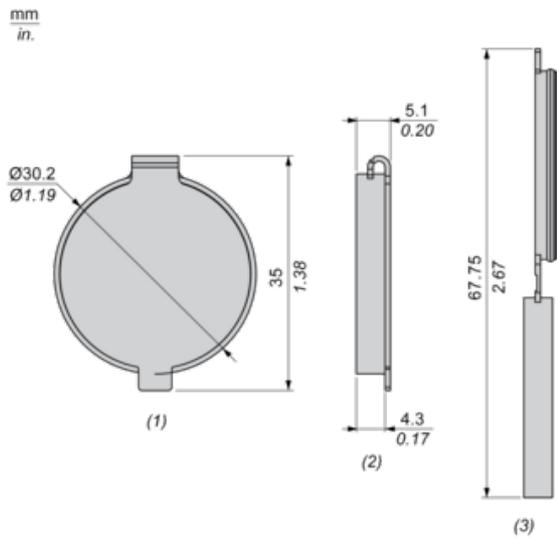

- (1) Vorderansicht
- (2) Seitenansicht - Geschlossen
- (3) Seitenansicht - Geöffnet

Schalttafelabschnitte für Schutzabdeckungen (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Verbindung per Schraubklemmen oder Steckanschlüsse

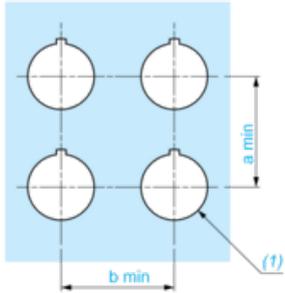

(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Schraubklemmen oder Steckanschluss	40	1,57	40	1,57