


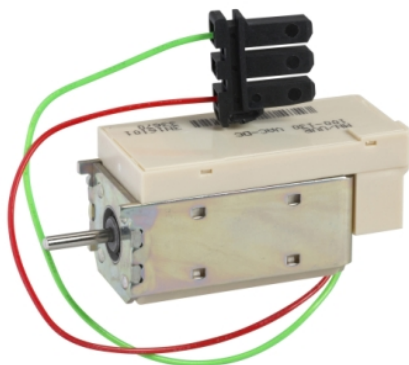

Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT Masterpact NW
Nom de l'appareil	MX com[RETURN]XF com
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Bobine de fermeture
Type de commande	Communicant
[Uc] tension circuit de commande	277 V CA 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Fixe Extraire
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	55 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS1600b...3200
Puissance au maintien	4,5 VA
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT Pièce détachée pour Masterpact NW

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie