


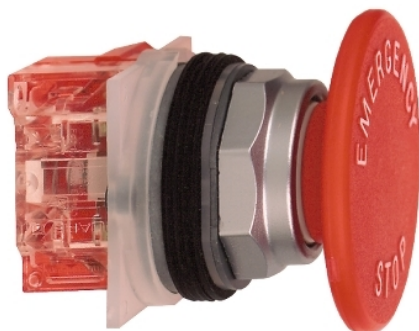

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Nom de l'appareil	K
Info supplémentaire de l'unité de commande	Snap-in plastic

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Source lumineuse	Sans
Alimentation du bloc lumineux	Sans alimentation
Description des contacts	1 "O"
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts	Standard
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule	Rouge
Profil de l'unité de commande	Bouton coup de poing de Ø 57 mm
Type de commande	Rappel à ressort
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	NEMA [RETURN] fichier UL E42259 CCN NKCR [RETURN] CSA LR 25490 classe 3211 03 [RETURN] JCE
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.