


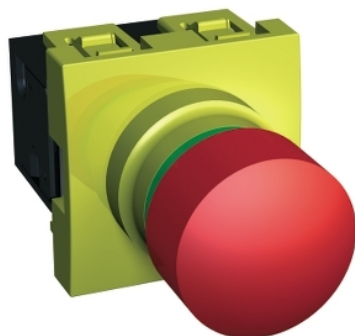

Principales

Gamme	Altira
Gamme de produit	Altira
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir d'urgence
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Urgence
Information supplémentaire pour interrupteur	Déverrouillage à 1/4 de recouvrement

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie Pose encastrée
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Fonction interrupteur	Simple
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50 Hz
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21,7 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	33,8 mm
Poids du produit	0,071 kg

Environnement

Normes	EN 62262 EN 60529
Température ambiante de fonctionnement	5...50 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Degré de protection (IP)	IP44
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Alcool Savon liquide Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Eau oxygénée (H2O2) Décolorant Huile

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises