


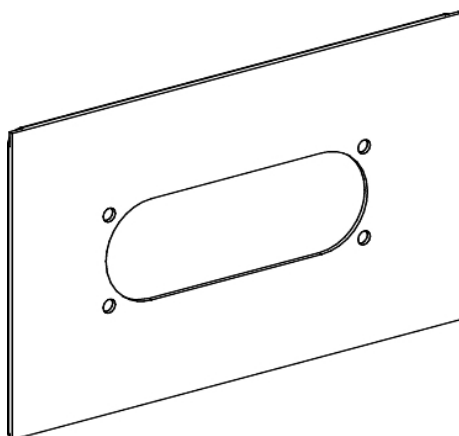

### Principales

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit                           | Canalis               |
| Nom du produit                             | KS                    |
| Type de produit ou équipement              | Plaque presse-étoupe  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
| Accessoires associés                       | KSA400ABT4<br>FL21    |
| Support de montage                         | Unité d'alimentation  |

### Complémentaires

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi | 400 A       |
| Mode de fixation              | Par vis     |
| Hauteur                       | 491 mm      |
| Largeur                       | 208,5 mm    |
| Nombre de trous               | 1 découpe   |
| Dimensions de la découpe      | 194 x 69 mm |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes                                                                                                                                                                     |