


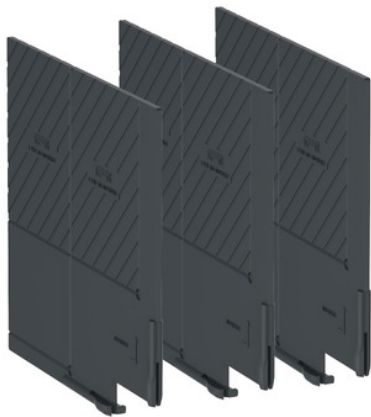

Principales

Type de produit ou équipement	Barrière de phase
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Description des pôles	4P
Quantité du lot	Lot de 3

Complémentaires

Accessoires associés	LC1G115...225 LC1G265...800
Hauteur	2 mm
Largeur	117,6 mm
Profondeur	81,2 mm
Poids du produit	0,06 kg
[Ui] tension d'isolement	1000 V

Environnement

Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Température ambiante de fonctionnement	-40...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Normes	EN/CEI 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Certifications du produit	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]IEC[RETURN]LR[RETURN]Lloyd's register of shipping [RETURN]RINA[RETURN]RMRoS

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes