


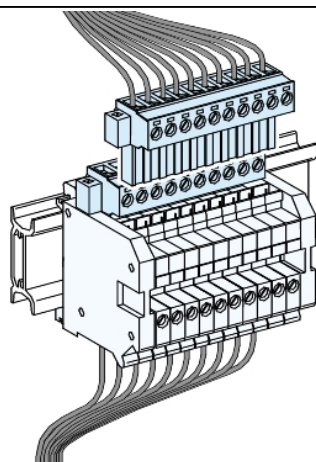

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom du produit	Linergy TA
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	Linergy Linergy TA connecteur auxiliaire PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Accessoires associés	Raccordement auxiliaire

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule Armoire Coffret
[Ie] courant assigné d'emploi	12 A (40 °C) à 250 V CA se conformer à CEI 20 A (40 °C) à 300 V CA se conformer à UL
Couple de serrage	0,5...0,6 N.m
Mode de raccordement	Entrée : borne à vis 10 broche(s) 0,2...4 mm ² rigide sans extrémité de câble Sortie : bornier débrochable à vis 20 broche(s) 0,2...4 mm ² souple avec extrémité de câble
Matière des conducteurs	Cuivre
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	50 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	50 mm
Poids du produit	0,12 kg
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui