


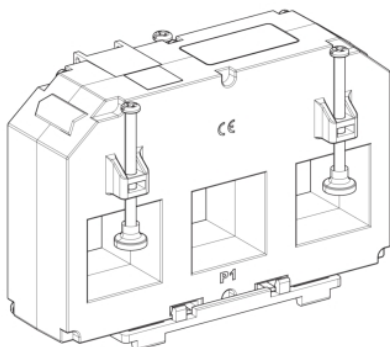

Principales

Gamme	PowerLogic
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Compatibilité de gamme	EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2210R[RETURN]EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2220R[RETURN]Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5310R[RETURN]Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5320R
Type de transformateur de courant	Triple solid core
Tension de sortie	0,333 V

Complémentaires

Courant nominal (In)	120 A
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz
Précision de mesure	+/- 0,5 %
Largeur	90 mm
Hauteur	35 mm
Profondeur	Corps : 60 mm Total : 76 mm
Entraxe	29 mm
Ouverture des barres	20 x 16
Poids du produit	500 g

Environnement

Normes	EN 60044-8 EN 61869-2
Certifications du produit	CE[RETURN]UL

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.