


# Fiche produit

## Caractéristiques

# GB2G210

## TeSys GB2 - Jdb 10 bip +connect +embo

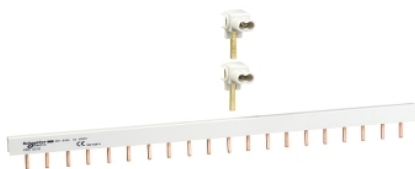

### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GB2
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Description des pôles	2P
Emplacement de montage	Sur la borne
Catégorie d'accessoire	Kit prises de tension pour connecteurs séparables
Accessoires associés	20 GB2CB 10 GB2DB 20 GB2CS





### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	415 V
Nombre d'appareils	10
Type de connecteur	Broche
Longueur	360 mm
Poids du produit	0,1 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	110 g
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	4,692 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---