



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	1 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Tube mounting with foldable bracket
Fényforrás	LED villanó világító blokk
Világításblokk színe	Piros
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
Diszkrét kimenet típusa	PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,5 kV
Áramfelvétel	104 mA
Zajszint	85 dB
Teljesítmény W-ban	2,9 W
Alap frekvencia	2,64 kHz
Nettó súly	0,28 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály
IP védettség fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	14,000 cm
1. csomag hossza	41,500 cm
1. csomag súlya	436,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	4,138 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	32
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	24,552 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

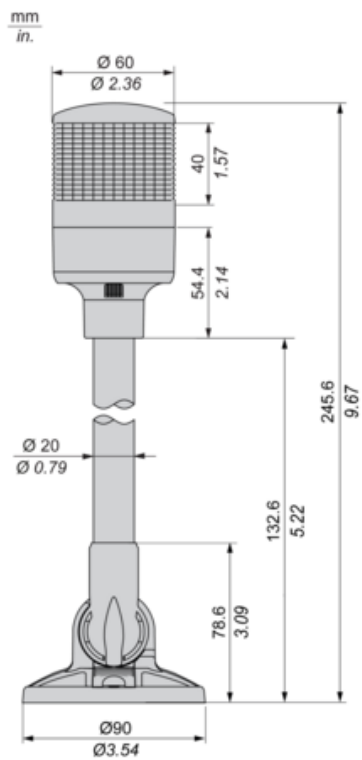

Mounting


Ø73 mm/2.87 in., Standard

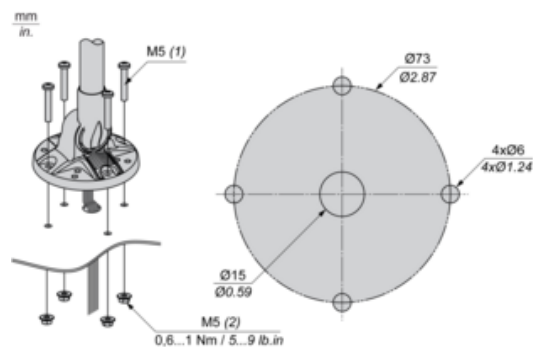

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange


Ø73 mm/2.87 in., 45°

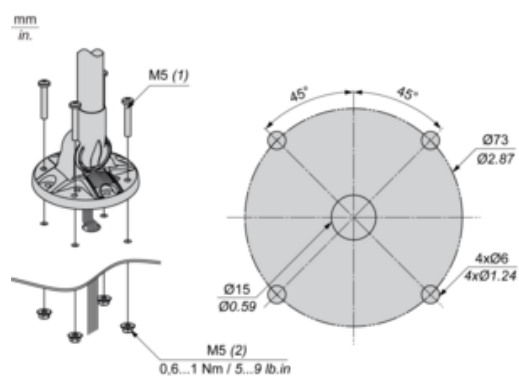

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange


Ø54 mm/2.13 in., 45°

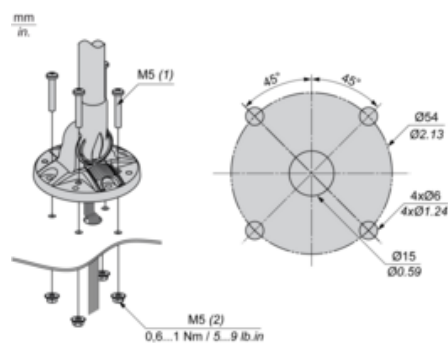

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange

Wiring

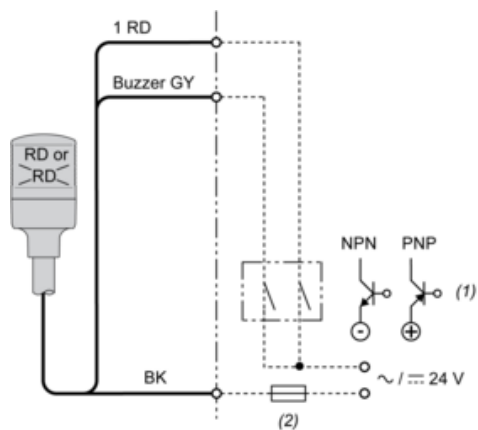

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

GY : Grey

BK : Black