



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükros adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	1 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Tube mounting with foldable bracket
Fényforrás	LED folyamatos
Világításblokk színe	Piros
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap berregő nélkül

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	220...240 V AC
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
Diszkrét kimenet típusa	PNP
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,0 kV
Áramfelvétel	26 mA
Fogyasztás [VA]	4,4 VA
Nettó súly	0,32 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály
Túlfeszültségi kategória	III megfelel IEC 60947-5-1/1991
IP védettségi fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,82 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	41,38 cm
1. csomag súlya	490,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	73,5 cm
2. csomag szélessége	60,0 cm
2. csomag hossza	80,0 cm
2. csomag súlya	25,66 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

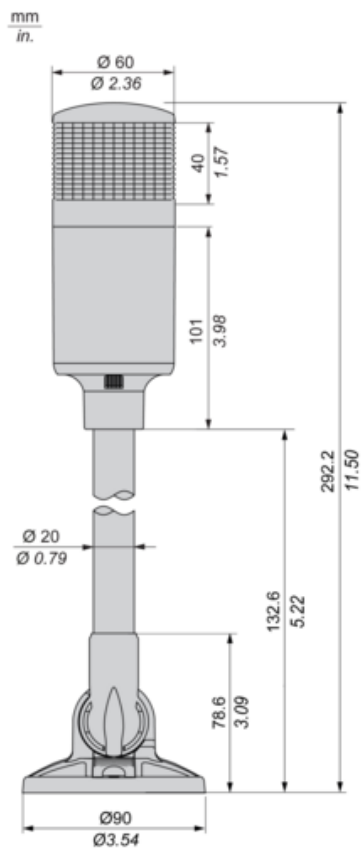

Mounting


Ø73 mm/2.87 in., Standard

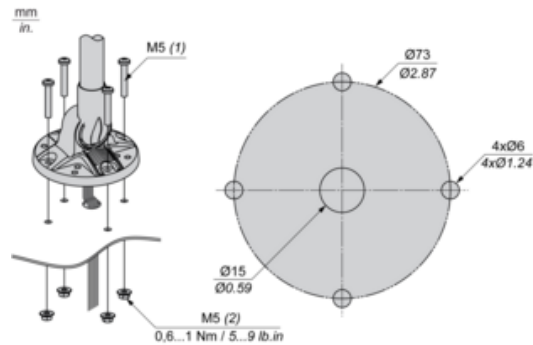

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange


Ø73 mm/2.87 in., 45°

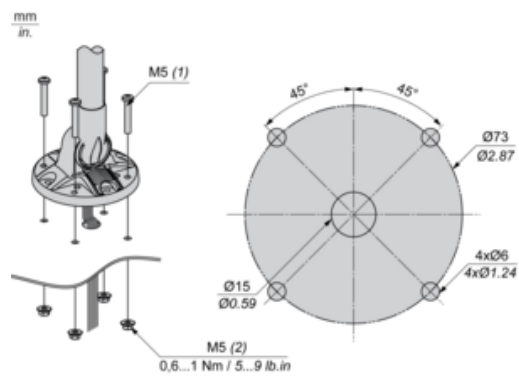

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange


Ø54 mm/2.13 in., 45°

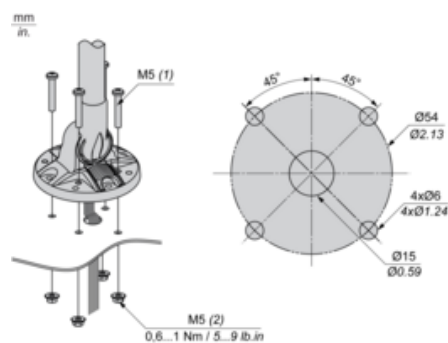

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange

Wiring

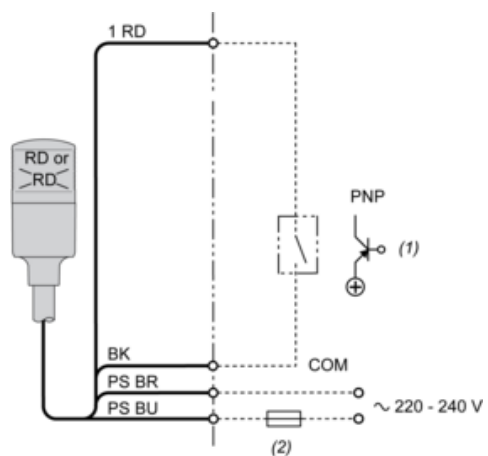

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 1 A)

RD : Red

GR : Green

BK : Black

PS BR : Power Supply Brown

PS BL : Power Supply Blue