



#### Fő jellemzők

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Termékválaszték               | Easy Harmony XVG              |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Előhuzalozott forgótükros adó |
| Jelző- vagy fényoszlop típusa | 2 világítóegység              |
| Anyag                         | PC (UL94 V-0): rács           |
| Szerelési átmérő              | 60 mm                         |
| Komponens neve                | XVG                           |
| Készülék felszerelése         | Csőszerelés rögzítőlemezzel   |
| Fényforrás                    | LED folyamatos                |
| Világításblokk színe          | Piros/zöld                    |
| Jelzőoszlop alaptípusa        | Alaplap berregő nélkül        |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Rated supply voltage                    | 220...240 V AC       |
| Kábel keresztmetszete                   | 0,33 mm <sup>2</sup> |
| Diszkrét kimenet típusa                 | PNP                  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4,0 kV               |
| Áramfelvétel                            | 36 mA                |
| Fogyasztás [VA]                         | 5,8 VA               |
| Nettó súly                              | 0,37 kg              |

#### Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Terméktanúsítványok                         | CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC        |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -20...65 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 0...50 °C                       |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | II osztály                      |
| Túlfeszültségi kategória                    | III megfelel IEC 60947-5-1/1991 |
| IP védettségi fok                           | IP54                            |

#### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 13,82 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 8,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 56,38 cm |
| 1. csomag súlya                      | 580,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S06      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 30       |
| 2. csomag magassága                  | 73,5 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 60,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 80,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 25,66 kg |


## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                | <a href="#"> REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#"> Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#"> Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#"> A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | <a href="#"> Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                          |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia


|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions

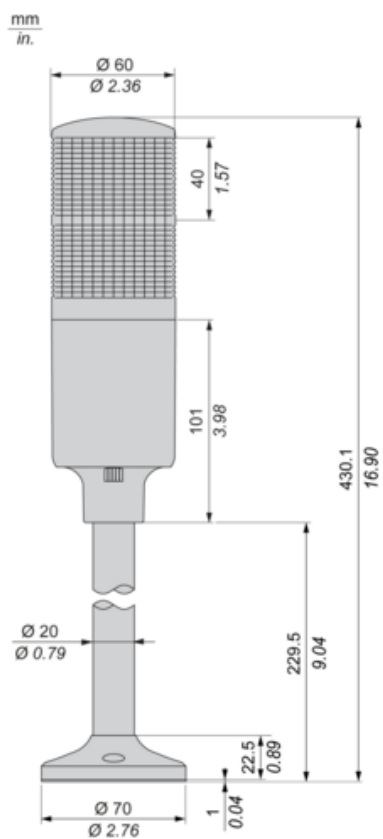

## Mounting


Ø54 mm/2.13 in., Standard

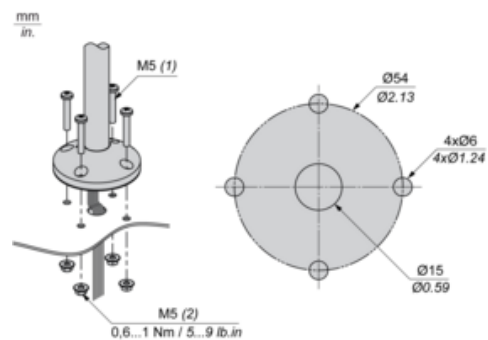

(1) Thickness + 10 mm/0.39 in.

(2) Hexagon Nut with flange

## Wiring

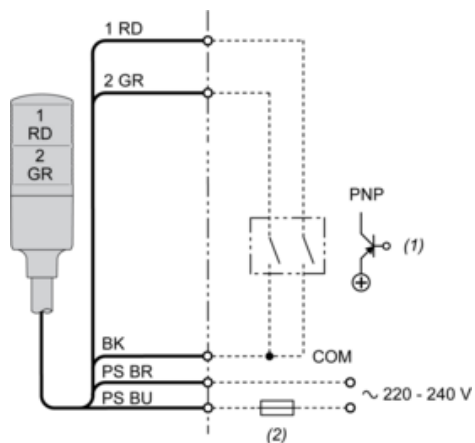

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 1 A)

RD : Red

GR : Green

BK : Black

PS BR : Power Supply Brown

PS BL : Power Supply Blue