

XVGM3ST

Easy Harmony komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, furatba rögzíthető, tartócsöves, hangj.,



Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Direct tube mounting
Fényforrás	LED folyamatos
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel

Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	220...240 V AC
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
Diszkrét kimenet típusa	PNP
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,0 kV
Áramfelvétel	68 mA
Zajszint	85 dB
Fogyasztás [VA]	10,7 VA
Alap frekvencia	2,64 kHz
Nettó súly	0,45 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály
Tűlfeszültségi kategória	III megfelel IEC 60947-5-1/1991
IP védettség fok	IP23

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	13,500 cm
1. csomag hossza	56,500 cm
1. csomag súlya	679,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm

2. csomag súlya	6,082 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	32
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	32,328 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------


Dimensions

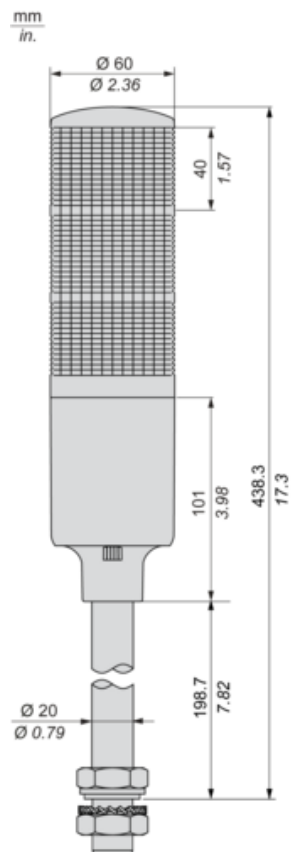

Mounting

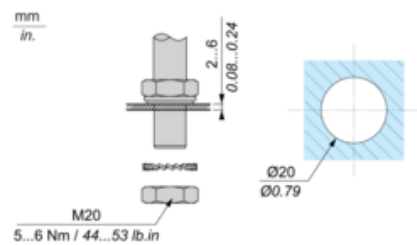

Wiring

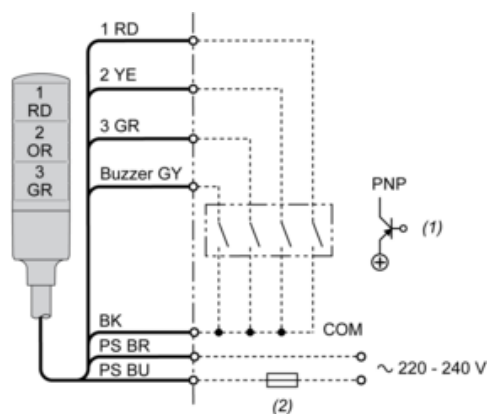

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 1 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

GY : Grey

OR : Orange

BK : Black

PS BR : Power Supply Brown

PS BL : Power Supply Blue