


ISM10250

OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 95x55 mm, alumínium

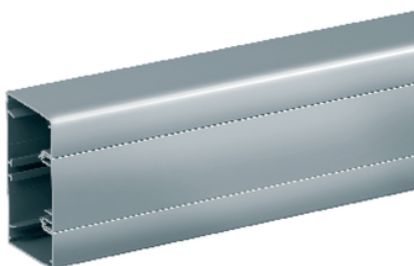

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség készletenként	12 m
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Alumínium
Csatormázási méret	95 x 55 mm
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Rögzítési mód	Csavarokkal
Előlapp nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	95 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP40

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	200 cm
1. csomag szélessége	5,5 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	1,57 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre