


Termékadatlap

Jellemzők

MGU50.2222.18Z

UNICA 2xRJ45 Cat5e STP aljzat, fehér

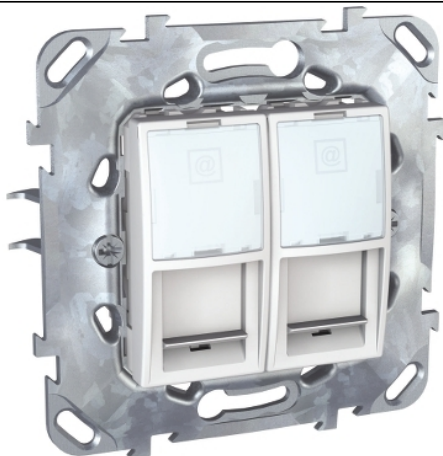

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Adatcsatlakozó
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Adatcsatlakozó típusa	RJ45 8 Cat.5e < 155 MHz
Tartozék	Védőfűl Címketartó

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs hálózat típusa	1000BASE-TX
Kommunikációs port protokoll	A CPU (SIO)
Modulok száma	2 x 1 modul
Aljzatszám	2
A lábnyom típusa	Infraplus
Csatlakozó típusa	S-One
Kábel árnyékolás típusa	U/FTP
Vezetékek elrendezése	Árnyékolt csavart érpár
Csatlakozások - bekötési pontok	Kompressziós kábelsaru/gyűjtősin
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Telepítési irány	Egyenes
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Mélység	36 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási mélység	25 mm
Nettó súly	0,065 kg

Környezet

IP védettség fok	IP40
IK védettség fok	IK02
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	15...30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...35 °C
Környezeti jellemző	Benzin Alkohol Ablaktisztító folyadék Fehérítő UV-álló Olaj Folyékony szappan Aceton
Szabványok	ISO 8877

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,6 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	100,0 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------