


MGU50.262.25Z

UNICA Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés,
16AX, krém (102)

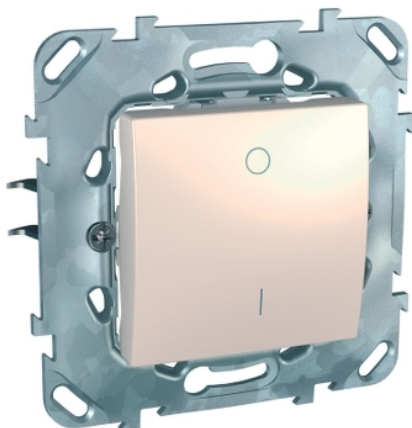

Fő jellemzők

Range of product	Unica
Esztétikai név	Unica (hagyományos forma)
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási funkció	Kétpólusú
Billentyűk száma	1
Készülék alkalmazás	Világításvezérlés
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Névleges áram	16 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Elektromos élettartam	5000 ciklus
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Diektromos szilárdság	2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 Mm ² merev kábel 0...4 mm ² rugalmas kábel
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Jelölés	ON
Rögzítési mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Mélység	33 mm
Beágyazási mélység	21 mm
Nettó súly	0,0674 kg
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről

Környezet

IP védettségi fok	IP20
IK védettségi fok	IK02
Környezeti jellemző	Benzin Fehérítő Aceton Alkohol Olaj UV-álló Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	7,5 cm
1. csomag súlya	68,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	20,5 cm
2. csomag hossza	22,5 cm
2. csomag súlya	781,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	4,302 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------