


MTN3128-0000

MERTEN Csillárkapcsoló, váltókapcsolóval és nyomóval, rugós bekötés 10A

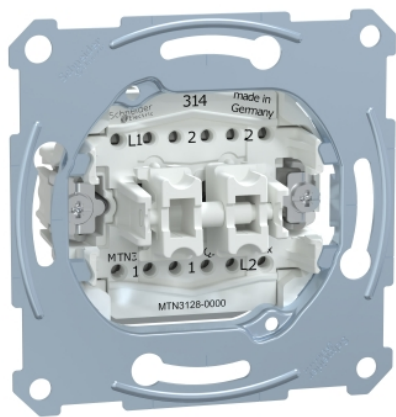

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolóaktor
Készülék alkalmazás	Világítás
Készülék bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Billentyűk száma	2
Működtetőszerkezet	Billentyű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Váltó
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Névleges áram	10 AX
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,900 cm
1. csomag hossza	7,900 cm
1. csomag súlya	64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,400 cm
2. csomag szélessége	18,200 cm
2. csomag hossza	27,200 cm
2. csomag súlya	764,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	19,900 cm
3. csomag szélessége	30,500 cm
3. csomag hossza	40,400 cm
3. csomag súlya	3,430 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------