


# MTN3714-0000

## MERTEN Redőnykapcsoló, kiegészítő kontakttal, rugós bekötés, 10A

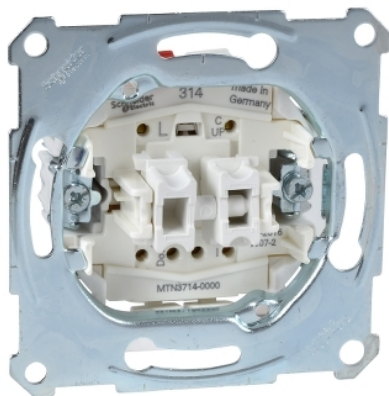

### Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékválaszték              | Merten M-Arc         |
| Termékcsalád                 | Merten System Design |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kapcsoló             |
| Készülék bemutatása          | Betét                |

### Kiegészítő jellemzők

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kapcsolási funkció             | Egypólusú                |
| Vezérlő típusa                 | Billentyű                |
| Reteszeléses típusa            | Elektromos és mechanikus |
| Készülék felszerelése          | Süllyesztett             |
| Rögzítési mód                  | Csavarokkal és karmokkal |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 250 V                    |
| Maximális kapcsolási áram      | 10 mA                    |
| Anyag                          | Fém<br>Műanyag           |

### Környezet

|                  |      |
|------------------|------|
| IP védettség fok | IP20 |
|------------------|------|

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 3,7 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,1 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 7,1 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 64,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10      |
| 2. csomag magassága                  | 9,1 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,1 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,1 cm |
| 2. csomag súlya                      | 754,0 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | CAR     |
| Egységek száma 3. csomagban          | 40      |
| 3. csomag magassága                  | 18,5 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 3. csomag hossza | 40,0 cm |
| 3. csomag súlya  | 3,42 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                   |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|