


NSYEC461

1 bemenetes kábelbevezető lemez (400*600)
SF

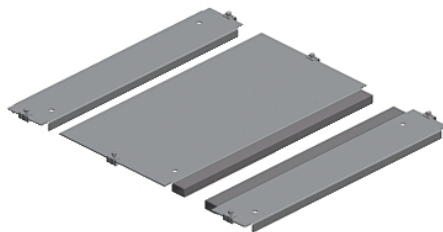

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SFP
Szerelési hely	Szekerény alsó része
Kábeltömítés típusa	Szabvány
Kábelbemenet	1 bevezető
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Magasság	30 mm
Szélesség	Névleges: 400 mm Hasznos: 216 mm
Mélység	Névleges : 600 mm Valós : 460 mm
Vastagság	1,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	18,5 cm
1. csomag hossza	46,0 cm
1. csomag súlya	1,936 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	29,0 cm
2. csomag szélessége	37,5 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	38,72 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------