


NSYEC651

1 bemenetes kábelbevezető lemez (600*500)
SF

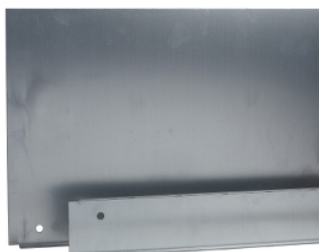

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SFP 5G
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	Szabvány
Kábelbemenet	1 bevezető
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Magasság	30 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm Hasznos: 416 mm
Mélység	Névleges : 500 mm Valós : 450 mm
Vastagság	1,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,3 cm
1. csomag szélessége	24,64 cm
1. csomag hossza	44,45 cm
1. csomag súlya	2,64 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	47 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	171 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------