


NSYEC681

1 bemenetes kábelbevezető lemez (600*800)
SF

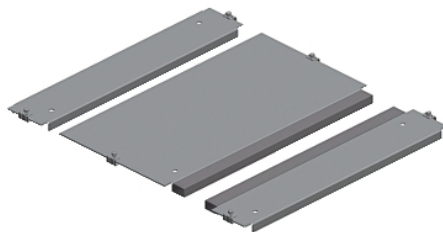

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Elektronikus alkalmazás Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SFP
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	Szabvány
Kábelbemenet	1 bevezető
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Magasság	35 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm Hasznos: 416 mm Valós: 450 mm
Mélység	Névleges : 800 mm
Vastagság	1,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	35,0 cm
1. csomag hossza	46,0 cm
1. csomag súlya	4,512 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	45,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	374,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------