


NSYEC861

1 bemenetes kábelbevezető lemez (800*600)
SF

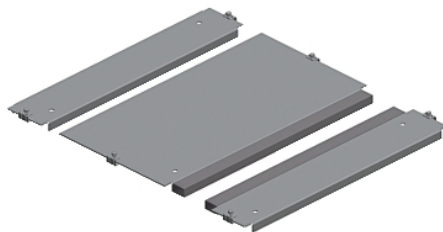

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Elektronikus alkalmazás Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SFP
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	Szabvány
Kábelbemenet	1 bevezető
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 1 lemezek 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Magasság	30 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm Hasznos: 616 mm
Mélység	Névleges : 600 mm Valós : 650 mm
Vastagság	1,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,54 cm
1. csomag szélessége	34,29 cm
1. csomag hossza	64,77 cm
1. csomag súlya	4,618 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	45 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	138,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------