


NSYHLCR60

2 keresztcsín nagy terheléshez 600

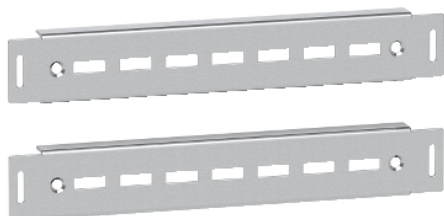

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék specifikus alkalmazás	Nagy terhelhetőségű
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Sínek nagy terheléshez
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	- D: 600 mm

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SF
Szerelési hely	Szkevény szerkezeten
Szerelési támogatás	Alsó keret
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 sín
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - csavartípus M6
Beállítás	25 mm-es osztásonként állítható
Maximális terhelés	500 kg
Szélesség	Rögzítő központi részek: 550 mm Névleges: 600 mm
Vastagság	3 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	59,0 cm
1. csomag súlya	3,146 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	41,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	492,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------