


# NSYSMEC63

## Teli kábelbevezető lemez (600\*300) SM

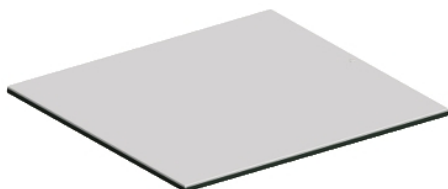

### Fő jellemzők

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                          |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Kábelkezelő tartozék             |
| Application                                | Többcélú                         |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Spacial Spacial SM               |
| Szerelési hely                             | Felső<br>Alul                    |
| Kábeltömítés típusa                        | Szabvány                         |
| Kábelbemenet                               | Sima                             |
| Készülék összetétel                        | Rögzítőelemek<br>1 lemezek       |
| Mennyiség készletenként                    | 1 darab                          |
| Anyag                                      | Acél                             |

### Kiegészítő jellemzők

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Felületkezelés | Epoxy-polyester powder              |
| Magasság       | 20 mm                               |
| Szélesség      | Névleges: 600 mm                    |
| Mélység        | Névleges : 300 mm<br>Valós : 350 mm |

### Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 2,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 20,0 cm |
| 1. csomag hossza                    | 35,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 803,0 g |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |
| Környezetvédelmi közzététel   | A Termék Környezeti Profilja                                            |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |

Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|