


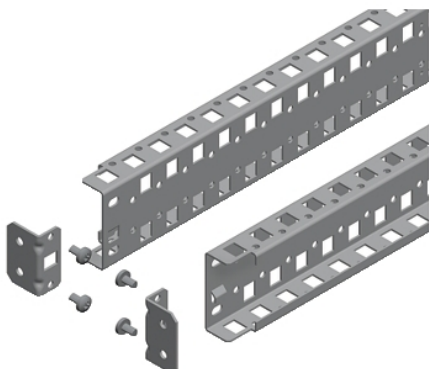

### Fő jellemzők

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial                |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Szerelési tartozék     |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Univerzális keresztsín |
| Application                                | Többcélú               |
| Nominal dimensions of the housing          | - H: 2000 mm           |

### Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád kompatibilitása | Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SF 5G<br>Spacial Spacial VDM |
| Szerelési hely               | Keresztsínek között<br>Szekrényszerkezeten                                                 |
| Szerelési támogatás          | Illesztőprofil, SM szekrényeken                                                            |
| Telepítési irány             | Függőleges                                                                                 |
| Készülék összetétel          | Rögzítőelemek<br>2 keresztsín<br>4 tartók                                                  |
| Mennyiség készletenként      | 1 darab                                                                                    |
| Anyag                        | Acél                                                                                       |
| Felületkezelés               | Horganyzott                                                                                |
| Rögzítési mód                | Csavarokkal                                                                                |
| Beállítás                    | 25 mm-es osztásonként állítható                                                            |
| A vízszintes sorok száma     | 2                                                                                          |
| Magasság                     | Névleges: 2000 mm<br>Hasznos: 1907 mm                                                      |
| Szélesség                    | 65 mm                                                                                      |
| Mélység                      | 27 mm                                                                                      |
| Vastagság                    | 1,5 mm                                                                                     |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 6,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 7,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 191,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 4,67 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAL      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 100      |
| 2. csomag magassága                  | 80,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 220,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2. csomag hossza | 80,0 cm  |
| 2. csomag súlya  | 475,0 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                        |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                           |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                        |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                        |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                        |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                      |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                        |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                       |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|