


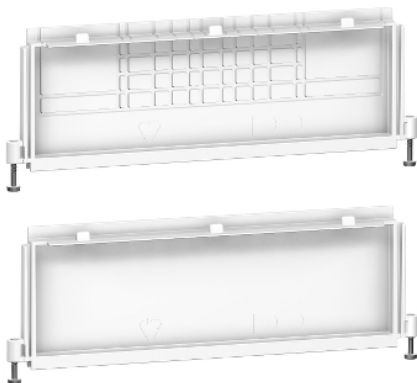

#### Fő jellemzők

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték                            | Pragma                       |
| Termék vagy alkatrész típusa               | EOS belső buszbővítő készlet |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék          |
| Mennyiség készletenként                    | 2 darabos készlet            |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Szekrény szerelése               | Felület |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 24      |

#### Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1         |
| 1. csomag magassága                 | 3,0 cm    |
| 1. csomag szélessége                | 10,0 cm   |
| 1. csomag hossza                    | 44,0 cm   |
| 1. csomag súlya                     | 300,0 g   |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 2. csomagban         | 35        |
| 2. csomag magassága                 | 30,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                | 40,0 cm   |
| 2. csomag hossza                    | 60,0 cm   |
| 2. csomag súlya                     | 11,266 kg |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                         |
| REACH rendelet                                                 | REACH Nyilatkozat                                                                            |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                         |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                         |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet                                            | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                                       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | Igen                                                                                         |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | A Termék Környezeti Profilja                                                                 |

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Körkörösségi profil                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék                                  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|