


SDN3100547

SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedeles, rugós bekötés, IP44, bézs

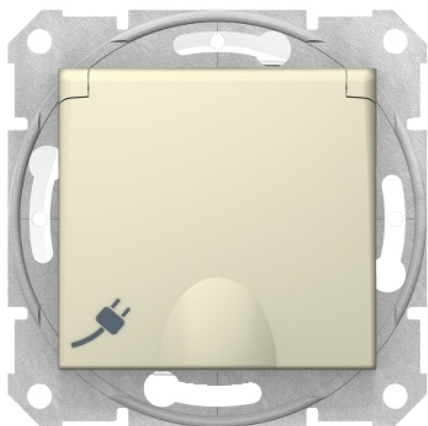

Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Function	Csatlakozóaljzat
Delivery form	Keret nélkül
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés	Lengyel
Névleges áram	16 A -250 V AC
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
További információk a csatlakozóaljzatról	Csapfedél

Kiegészítő jellemzők

Vezeték hosszúság	13 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	49,3 mm
Nettó súly	0,073777 kg
Depth of visual part	18 mm
Rögzítési mód	Csavarok 52...69 Mm Karmok, a karmok tartománya:
Magasság	71 mm
Felületkezelés	Fényes
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Merev Rugalmas
Terminal capacity	2 vezeték(ek) 2,5 mm ²
Kind of terminals	Rugós bekötés
Teljesítménytartomány	3680 W

Környezet

IP védettség fok	IP44
Terméktanúsítványok	GOST-R
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,6 cm
1. csomag szélessége	7,1 cm
1. csomag hossza	7,1 cm
1. csomag súlya	76,2 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre