


Termékadatlap

Jellemzők

XEDS2231

Harmony XAC Főérintkező elem 2 pólusú,
függőkapcsolóhoz

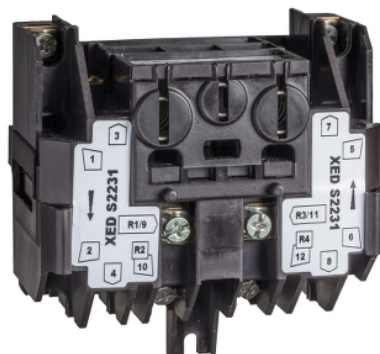

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Komponens neve	XEDS
Elektromos áramkör típusa	Betápláló áramkör
Érintkező tömb alkalmazás	2-sebességű
Érintkező blokk típusa	Dupla
Kezelő típusa	Rugós
Termék kompatibilitása	XACD
Pólusok megnevezése	2-pólusú
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm ² vezeték nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm ² vezeték nélkül
Mechanikai tartósság	3000000 ciklus
[I _{th}] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	16 A
[U _i] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Működtetőerő	31 N
Rövidzárlat-védelem	6 A biztosítékvédelem által betét biztosíték típus aM
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	1100 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4 1100 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4
Elektromos élettartam	1000000 Ciklus AC-3e, működési sebesség <10 cykl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4 1000000 ciklus AC-41, működési sebesség <10 cykl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1	(1-2)P B (3-4)P
Végpontok leírása ISO n°2	B (7-8)P (5-6)P
Nettó súly	0,11 kg

Környezet

Szabványok	CSA C22.2 No 14 UL 508-CM EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,100 cm
1. csomag szélessége	7,100 cm
1. csomag hossza	9,100 cm
1. csomag súlya	139,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,705 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------