

XVBL0M4

Harmony XVB Ø70 fényoszlop, folytonos
fényű, LED, piros 230VAC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa	Teljes készüléktest / érintkező blokk
Jelző- és fényoszlop típusa	Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat Világító egység
Jelzés típusa	Folyamatos
Szerelési átmérő	70 mm
Komponens neve	XVBL
Anyag	Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
Fényforrás	Beépített LED, vörös
Izzótípus	Védett LED
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm ² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	< 17 mA AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
CAD teljes szélesség	70 mm
CAD teljes magasság	139 mm
CAD teljes mélység	70 mm
Végpontok leírása ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Nettó súly	0,27 kg

Környezet

Szennyezettségi fok	2
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]JUL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5 II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettség szint	IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529 IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettség szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	14,500 cm
1. csomag súlya	268,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,617 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	36,936 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

Dimensions

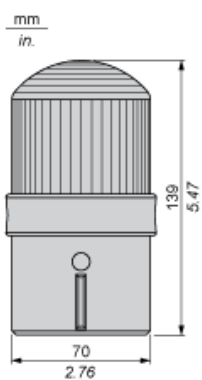

Illuminated Beacon

Wiring Diagram

