


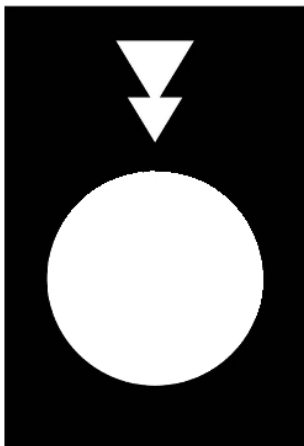

#### Fő jellemzők

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa               | Jelzéstartó       |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa      | Felirat           |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Jelölési tartozék |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelölés                                          | Fehér lower, slow-fast mellett fekete háttér (függőleges szerelés)                     |
| Nyelv                                            | Angol                                                                                  |
| Szabványok                                       | NF F 16-101                                                                            |
| Nettó súly                                       | 0,001 kg                                                                               |
| Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely | Felfüggesztett vezérlőállomás tápkörhöz<br>Felfüggesztett vezérlőállomás vezérlőkörhöz |
| Termék kompatibilitása                           | XACM<br>XACB                                                                           |
| Címkeméretek                                     | 30 x 40 mm                                                                             |

#### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 0,100 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 3,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 4,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 0,100 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 3,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 3,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 4,000 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 11,000 g  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S01       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 800       |
| 3. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 15,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 1,035 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                           |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                        |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                        |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                        |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                      |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                        |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                       |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|