


# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# 33813

## Sganciatore tensione MX - 200..250 V CC/CA 50/60 Hz

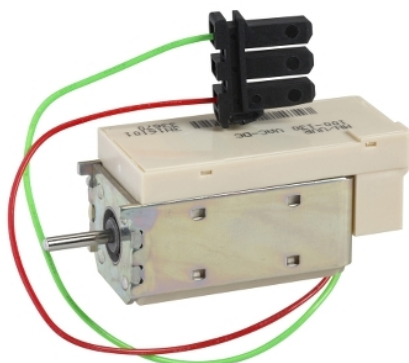

### Presentazione

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nome dispositivo              | MX  |
| Tipo di prodotto o componente | Bobina di sgancio   |
| Applicazione                  | Controllo   |
| Compatibilità gamma           | Masterpact Masterpact NT<br>Compact Compact NS630b...1600 |
| Tipo sganciatore voltmetrico  | Bobina di sgancio   |
| Tensione di comando [Uc]      | 200...250 V CA 50/60 Hz<br>200...250 V CC                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Soglia tensione di sgancio            | 0,7...1,1 Un |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA       |
| Modalità di montaggio                 | Estraibile   |
| Tempo di risposta                     | 50 ms        |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.