


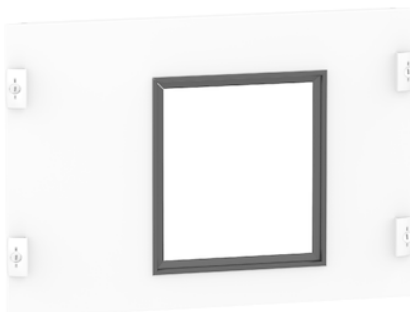

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,44 kg

[illegible]

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 cm
Pakke 1 Bredde	35,100 cm
Pakke 1 Vekt	50,100 cm
Package 1 Weight	1,465 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,518 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	43,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------