


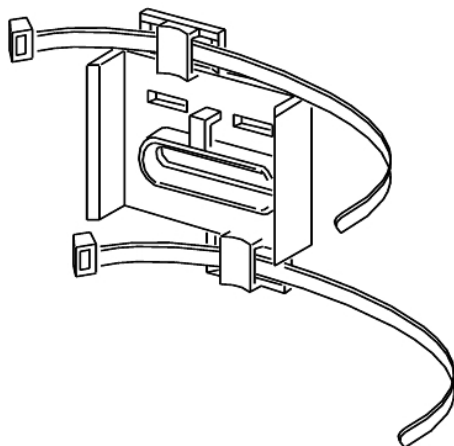

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TRL
Produkt eller type komponent	Klemme med strips
Fargetone	Sort (NCS 9500)
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Kanalmateriale	Aluminium Plast
Kanaldimensjoner	76 x 40 mm
Festemetode	Skruemontert
Materiale	PA (polyamide)
Lengde	56 mm
Høyde	72 mm
Bredde	8 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	5,6 cm
Package 1 Weight	15,0 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	6400
Pakke 2 Høyde	102,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	96,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------