


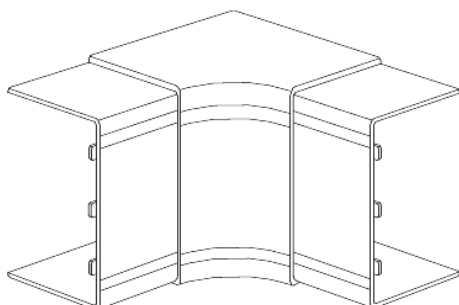

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TIR+
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	60 x 40 mm
Driftsvinkel	70...120 ° justerbar
Festemetode	Klipses på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	42 mm
Høyde	64 mm
Bredde	100 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,700 cm
Pakke 1 Vekt	14,500 cm
Package 1 Weight	60,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	IT
Garantiperiode	
Garanti	18 months