


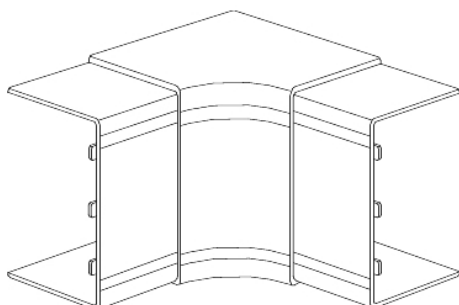

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TIR+
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	120 x 40 mm
Driftsvinkel	70...120 ° justerbar
Festemetode	Klipses på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	43 mm
Høyde	125 mm
Bredde	100 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,1 cm
Pakke 1 Bredde	13,4 cm
Pakke 1 Vekt	16,6 cm
Package 1 Weight	96,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	24,4 cm
Pakke 2 Bredde	20,0 cm
Pakke 2 Lengde	26,6 cm
Pakke 2 Vekt	1116,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------